


# ソケット

## MSSD-F-M16

部品番号: 539710

FESTO

電磁弁とコイル

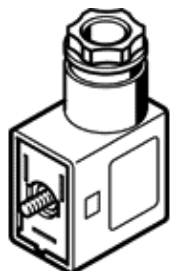

## データシート

特長	値
接続頻度	50
ケーブル取出し	エルボ
ケーブル取出しについて	180°回転可能
質量	35 g
電気接続ポート1, デザイン	角形
電気接続ポート1, 接続タイプ	プラグソケット
電気接続ポート1, 接続方式	Plug pattern type B to industry standard, 11 mm
電気接続ポート1, 芯/線数	3
電気接続ポート1, 取付方法	電磁弁上にセンタネジM3
電気接続ポート2, 接続方式	ネジ端子
使用電圧範囲 ( DC)	0 ... 250 V
使用電圧範囲 ( AC)	0 ... 250 V
40°C時の許容負荷電流	6 A
サージの強さ	2 kV
アース接続	可能
ケーブルコネクタ	M16x1,5
ケーブル径	6 ... 8 mm
導管定格断面	<= 0.75 mm <sup>2</sup>
保護仕様	IP65
保護等級について	組付状態による
周囲温度	-20 ... 115 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
材質	RoHS対応
汚染度	3
耐酸性クラス: CRC	1 - 腐食ストレス低
Material housing	強化PA
ハウジングカラー	黒
Material seals	HNBR