


マニホールド CPASC1-PRS-2-5S-M5-MP

部品番号: 539896
廃番予定品

FESTO

CPA-SCバルブターミナル用

製造中止予定品 (2014年まで) です。代替品についてはホームページでご確認ください。

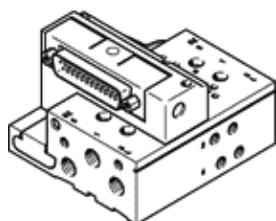

データシート

特長	値
スクリーンサイズ	10.5 mm
圧カゾーン選別	1、3、5
取付方向	任意
バルブ位置	2
バルブポジション識別	銘板
使用圧力	10 bar
耐酸性クラス: CRC	2
流体温度	-5 ... 50 °C
音圧レベル	85 dB(A)
保護仕様	IP40
周囲温度	-5 ... 50 °C
認証	c UL us - Recognized (OL)
質量	430 g
バルブインタフェース	3ピン
サブベースの取付方法	取付穴 トップハットレール
取付方法	オプション 取付穴 トップハットレール
外部パイロット接続ポート12/14	M5
外部パイロット接続ポート12	M5
呼吸ポート	M5
パイロット排気ポート82	M5
パイロット排気ポート82/84	M5
エア接続ポート 1	G1/8
エア接続ポート 2	M5
エア接続ポート 3	G1/8
エア接続ポート 4	M5
エア接続ポート 5	G1/8
材質 接続プレート	鍛造アルミ合金 陽極化処理