 



フィールドバスアダプタ FBA-CO-SUB-9-M12

部品番号: 540324

FESTO

CANopen、Device Net接続用

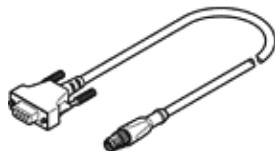

データシート

特長	値
プロトコル	CANopen DeviceNet
電気接続ポート1, 機能	フィールドデバイス側
電気接続ポート1, デザイン	角形
電気接続ポート1, 接続タイプ	プラグソケット
電気接続ポート1, ケーブル取り出し	ストレート
電気接続ポート1, 接続方式	Sub-D
電気接続ポート1, 芯/線数	9
電気接続ポート1, 占有芯/線数	6
電気接続ポート1, 取付方法	2x screw 4-40 UNC-2A
電気接続ポート2, 機能	コントローラ側
電気接続ポート2, デザイン	丸形
電気接続ポート2, 接続タイプ	プラグ
電気接続ポート2, ケーブル取り出し	ストレート
電気接続ポート2, 接続方式	M12x1, Aコード (EN 61076-2-101)
電気接続ポート2, 芯/線数	5
電気接続ポート2, 占有芯/線数	5
作動電圧 DC	24 V
ケーブル長さ	0.1 m
ケーブル径	6.3 mm
ケーブルの構造	4x0,34 シールド
導管定格断面	0.34 mm ²
保護仕様	IP67
保護等級について	組付状態による
周囲温度	-5 ... 50 °C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
材質	RoHS対応
耐酸性クラス : CRC	0 - 腐食ストレスなし
Material cable sheath	TPE-U(PUR)