


# ボールバルブ駆動ユニット | Ball valve drive unit **FESTO**

製品番号: 540517

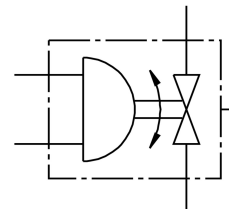

## データシート

特徴	値
構造	2方向ボールバルブ ターンアクチュエータ
操作方法	電動 空気圧式
取付位置	任意
取付方法	CNOMO 雌ねじ付
接続装備	Rp2
スイッチ位置指示器	ボタン方向 = フロー方向
呼び幅 DN	50
作動電圧運転	1 bar...8.4 bar
公称圧力 継手 PN	25
流体温度	-20 -C...150 -C
周囲温度	-20 -C...80 -C
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
製品質量	5400 g
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性