


ON / OFFバルブ MS6N-EM1-3/8-S-Z

製品番号: 541299

FESTO

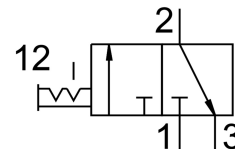

データシート

特徴	値
構造	回転ゲートバルブ
操作方法	手動
排気機能	スロットル不可
制御方法	ダイレクト
バルブ機能	3/2 双安定
作動電圧	0 bar...18 bar
C 値	21.2 000022
b 値	0.49
標準公称流量	5500 l/min
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気 不活性ガス
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	-10 -C...60 -C
周囲温度	-10 -C...60 -C
食品産業における適合性	拡張マテリアル情報をご参照ください。
取付方法	オプション： インライン アクセサリ付
取付位置	任意
流れ方向	反転負荷
製品質量	655 g
エア接続ポート 1	3/8 NPT
空気圧接続 2	NPT3/8
空気圧ポート 3	内蔵サイレンサ ダクトなし
材質 シール	TPE-U(PU)
材質 ハウジング	アルミダイキャスト