


コンパクトカメラシステム SBOI-M-R1B

部品番号: 541395

FESTO

高速移動物の監視用、光センサ内蔵

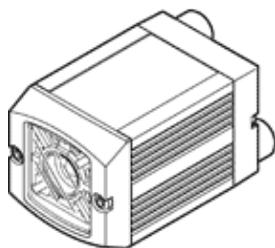

データシート

特長	値
センサ分解能	640 x 480 Pixel (VGA)
レンズアタッチメント	内蔵光デバイス
可視範囲	14 x 10 mm - 520 x 390 mm
幅	45 mm
高さ	45 mm
長さ	83.7 mm
最大残存電流	24V出力時1.5A
作動電圧 DC	24 V
負荷なし時の出力における電流補正	120 mA
許容電圧変動	+/- 10 %
CEマーク	EU-EMVガイドライン準拠
保管温度	-10 ... 60 °C
保護仕様	IP65 IP67
周囲環境	外部光線干渉保護シールド 可能な限りクリーンな周囲空気
周囲温度	-10 ... 50 °C
認証	C-Tick c UL us - Recognized (OL)
質量	184 g
露出時間	40 µs ... 1,000 ms
イメージレート (frame)	185 fps
センサタイプ	モノクロ
操作距離	22 ... 1,000 mm
Ethernet : データ処理速度	100 Mbit/s
Ethernet : サポートプロトコル	TCP/IP
Ethernet : コネクタプラグ	プラグ M12 IEEE802.3U (100BaseT)
材質	銅、PTFEフリー RoHS対応
材質 カバー	ABS 強化ガラスファイバー
材質ハウジング	アルミニウム 陽極化処理