 



# サービスユニットコンビネーション MSB6N-1/2:H3N3M1-WP

部品番号: 541469

FESTO

構成部品：フィルタ、レギュレータ、ルブリケータ、取付金具。  
最高2次圧：1.2MPa、5μmフィルタ、圧力計付、  
樹脂製ボウルガード、マニュアルドレン付、エアの流れ方向：左→右

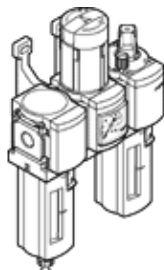

## データシート

特長	値
サイズ	6
シリーズ	MS
ロック機構	ロック機能付調整ノブ アクセサリによりロック可能
取付方向	垂直±5°
フィルタエレメントのサイズ	5 μm
ドレン	手動回転
構造	圧力計付レギュレータ 標準フィルタ 標準ルブリケータ
ボウルガード	樹脂製ボウルガード付
圧力計	圧力計付
使用圧力	1.5 ... 18 bar
制御圧力範囲	1 ... 12 bar
標準流量	4,400 l/min
作動流体	圧縮空気クラス ISO 8573-1:2010 [-:4:-] 不活性ガス
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 ( 継続運転に必要 )
耐酸性クラス：CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	-10 ... 60 °C
食品安全	補足の材質情報を参照
出力エアの純度クラス	ISO8573-1:2010 [6:4:-] 準拠の圧縮エア
流体温度	-10 ... 60 °C
周囲温度	-10 ... 60 °C
質量	2,000 g
取付方法	アクセサリ
エア接続ポート 1	1/2 NPT
エア接続ポート 2	1/2 NPT
材質	RoHS対応
Material housing	アルミダイカスト
Material bowl	PC