 



ソフトスタートバルブ MS12-DE-G-V24

部品番号: 541498

FESTO

給排気をゆっくり行うためのもの

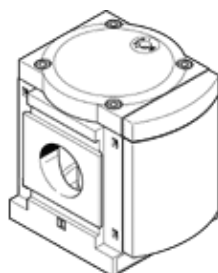

データシート

特長	値
排気機能	調整可
操作方法	電気
取付方向	任意
手動操作	ロック式 押側
構造	ピストンシート
リターン方式	メカスプリング
制御方法	パイロット式
パイロット方式	内部パイロット
流れ方向	逆流れ不可
バルブ機能	2/2
切換位置表示	アクセサリ
使用圧力	3 ... 16 bar
標準流量	25,000 ... 42,000 l/min
定格	100 %
コイル特性	24 V DC: 8.4 W 42 V AC50 Hzで、14.0 VA突入電力、保持力10.0 VA 42 V AC60 Hzで、12.0 VA突入電力、保持力7.0 VA
作動流体	ISO8573-1:2010 [-:-:-] 準拠の圧縮エア
耐酸性クラス: CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	-10 ... 50 °C
保護仕様	IP65
周囲温度	-10 ... 50 °C
質量	3,800 g
配線方式	DIN EN 175301-803 準拠 角形
信号状態表示	アクセサリ
取付方法	ライン設備 アクセサリ オプション
エア接続ポート 1	マニホールドモジュール
エア接続ポート 2	マニホールドモジュール
Material seals	NBR
Material housing	アルミダイカスト