 



ワンタッチディーコネクタ NEDU-M8D3-M12T4

部品番号: 541597

FESTO

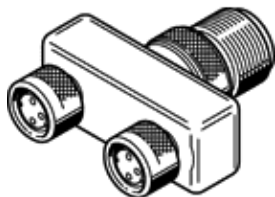

データシート

特長	値
取付方向	任意
接続頻度	500
使用電圧範囲 (AC)	60 V
使用電圧範囲 (DC)	60 V
作動電圧 AC	60 V
作動電圧 DC	60 V
許容電流負荷	4 A
耐酸性クラス : CRC	2
保管温度	-25 ... 85 °C
保護仕様	IP65 IP67
周囲温度	-25 ... 85 °C
最大締め付けトルク	M8時0.3Nm M12時0.5Nm
質量	16.9 g
配線方式	EN 60947-5-2 プラグ/ソケット M12x1 / M8x1 4ピン/3ピン
取付方法	ネジ穴付き
ハウジングカラー	黒
材質 コネクタナット	真鍮 クロムメッキ ニッケルメッキ
材質	銅、PTFEフリー
材質 ハウジング	TPE-U (PU)
材質 (クランプコネクタ)	真鍮 金メッキ