


中間位置モジュール DADM-DGC-25-A

部品番号: 541700

FESTO

DGC、DGCi用、近接スイッチSME/SMT-
10用ポジションセンシング付

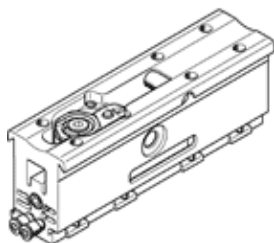

データシート

特長	値
サイズ	25
取付方向	任意
位置検出	近接スイッチ用
Operating pressure MPa	0.25 ... 0.8 MPa
使用圧力	2.5 ... 8 bar
Operating pressure	36.25 ... 116 psi
最高衝突速度	3 m/s
最大揺動時間	100 ms
繰返し精度	0.02 mm
耐酸性クラス: CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-10 ... 60 °C
質量	430 g
取付方法	シリンダDGCシリーズにクランプ
接続ポート径	QS-4
材質	RoHS対応
Material stop screw	鋼 亜鉛メッキ
Material seals	NBR
Material housing	鍛造アルミ合金 陽極化処理
Material lever	ステンレス
Material clip	ステンレス
Material nut	鋼 亜鉛メッキ
微調整	2 mm
運転モード	複動式