 



# ボールバルブ VZBA-R114-63-32T-F0405-R

部品番号: 542016

FESTO

Tホール ( 90°と180° ) とISO  
5211の取り付けインタフェース ( ロータリアクチュエータDRD、  
DRE、DAPS用 ) を持つステンレス製3法ボールバルブ

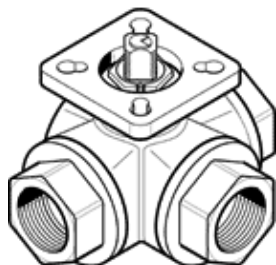

## データシート

特長	値
構造	3方向ボールバルブ Tホール
操作方法	メカ機構
シール	ソフトシール
取付方法	ライン設備
プロセスバルブ接続	Rp1 1/4
切換位置表示	スロット指示/フロー指示
フランジ金具の取付穴パターン	F04 F05
内径	25 mm
DN : 呼び径	32
手動操作	なし
流れ方向	逆流れ可能
プロセスバルブの呼び圧力	63
駆動トルク	26 Nm
作動流体	不活性ガス 中性流体
流体温度	-10 ... 140 °C
Tホール ( エルボ ) のKv値	18 m <sup>3</sup> /h
Tホール ( ストレート ) のKv値	36.5 l/min
流量誤差 Kv	+/- 20 %
材質	PWIS質を含む
材質 ハウジング	ステンレス
ハウジングの材質番号	1.4408
材質 シール	PTFE
材質 : グローブ	ステンレス
ボールの材質番号	1.4401
軸の材質	ステンレス
シャフトの材質番号	1.4401
質量	2,800 g
CEマーク	EUプリントデバイスガイドライン準拠
耐酸性クラス : CRC	3