


精密流量制御弁 GRPO-160-1/8-AL

製品番号: 542025

FESTO

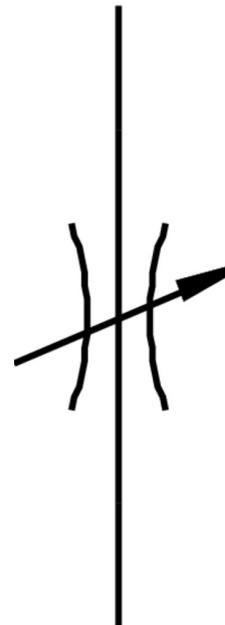

データシート

特徴	値
バルブ機能	スロットル機能
エア接続ポート 1	G1/8
空気圧接続 2	G1/8
操作方法	手動
調整部品	スケール付回転ノブ
取付方法	サブベース上
制御流れの標準流量	75.8 l/min
作動電圧	0 bar...8 bar
周囲温度	-10 °C...50 °C
材質ハウジング	強化 PA
取付位置	任意
使用圧力 2→1	0 bar...0.5 bar
絞り方向の標準公称流量 0.1→0MPa(1→0bar, 14.5→0psi)	38 l/min
制御流れ 0.6→0MPa(6→0bar, 87→0psi)時の標準流量	129 l/min
作動流体	ISO 8573-1:2010 [5:4:3]準拠の圧縮空気 不活性ガス
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転不可
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
流体温度	-10 °C...50 °C

特徴	値
製品質量	110 g
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 サブベース	鍛造アルミ合金
材質 シール	NBR PVC
材質 : ねじ	鋼