


# AS-I モジュール ASI-8DI-M8-3POL

部品番号: 542124

FESTO

8センサまで接続可能

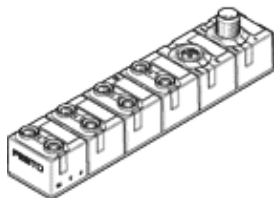

## データシート

特長	値
耐酸性クラス : CRC	1 - 腐食ストレス低
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
CEマーク	EU-EMVガイドライン準拠 EU-Ex保護ガイドライン ( ATEX ) 準拠 in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK EX instructions To UK RoHS instructions
KC mark	KC-EMV
認証	c UL us - Listed (OL)
ATEXカテゴリ ガス	II 3G
ATEXカテゴリ 粉塵	II 3D
EU外での防爆認証	EPL Dc (GB) EPL Gc (GB)
ガス防爆	Ex ec IIC T4 Gc X
粉塵防爆	Ex tc IIIC T115°C IP67 Dc X
防爆発火等級	-5°C <= Ta <= +50°C