


接続ケーブル NEBV-Z2W2P-0.5-M12G5

部品番号: 542132

FESTO

CPE10-M1BH、CPE14-M1BH用

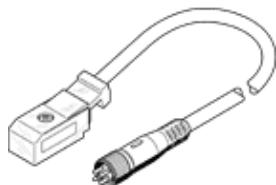

データシート

特長	値
規格	EN 61076-2-101
取付方向	任意
切換位置表示	LED
切換状態表示	黄色LED
作動電圧 DC	24 V
許容電流負荷	1 A
CEマーク	EU-EMVガイドライン準拠
保護仕様	IP65
ケーブル可動時の周囲温度	-5 ... 50 °C
周囲温度	-5 ... 50 °C
最大締め付けトルク	M12x1時0.6Nm M2時0.25Nm
最小ケーブル曲半径	42 mm
質量	19 g
配線方式1	2ピン角型アングルソケット MSZC
配線方式2	5ピンM12x1 ストレートプラグ Aコード
ケーブルの構造	2 x 0,25 mm ²
ケーブル径	3.4 mm
ケーブル長さ	0.5 m
導管定格断面	0.25 mm ²
アース接続	供給不可
取付方法	電磁弁上にセンタネジM2で ネジ付プラグ
ハウジングカラー	黒
被膜の色	グレー
材質 シール	TPE-U(PU)
材質 ハウジング	TPE-U(PU)
材質 ケーブル皮膜	TPE-U(PUR)
材質情報 ネジ	鋼 亜鉛ダイカスト
材質 (クランプコネクタ)	スズメッキソケット 銅合金 金メッキプラグ