


# 接続ケーブル NEBV-C1W3P-F-2.5-M12G5

部品番号: 542134

FESTO

MEBHバルブ用

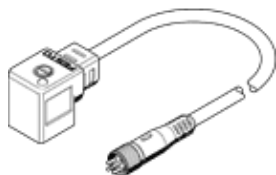

## データシート

| 特長              | 値                               |
|-----------------|---------------------------------|
| 規格              | EN 175301-803<br>EN 61076-2-101 |
| 取付方向            | 任意                              |
| 配線特長            | 標準                              |
| 切換位置表示          | LED                             |
| 切換状態表示          | 黄色LED                           |
| 作動電圧 DC         | 24 V                            |
| 許容電流負荷          | 4 A                             |
| 保護仕様            | IP65<br>IP67                    |
| ケーブル可動時の周囲温度    | -5 ... 70 °C                    |
| 周囲温度            | -5 ... 70 °C                    |
| 最大締め付けトルク       | M12x1時0.6Nm<br>M2.5時0.4Nm       |
| 最小ケーブル曲半径       | 59 mm                           |
| 質量              | 166 g                           |
| 配線方式1           | 4ピン角型アングルソケット タイプC              |
| 配線方式2           | 5ピンM12x1 ストレートプラグ Aコード          |
| ケーブルの構造         | 3 x 0,75 mm <sup>2</sup>        |
| ケーブル径           | 5.9 mm                          |
| ケーブル長さ          | 2.5 m                           |
| 導管定格断面          | 0.75 mm <sup>2</sup>            |
| アース接続           | 可能                              |
| 取付方法            | 電磁弁上にセンタネジM2.5<br>ネジ付プラグ        |
| ハウジングカラー        | 黒                               |
| 被膜の色            | グレー                             |
| 材質 シール          | TPE-U(PU)                       |
| 材質 ハウジング        | PBT<br>TPE-U(PU)                |
| 材質 ケーブル皮膜       | PVC                             |
| 材質情報 ネジ         | 鋼<br>亜鉛ダイカスト                    |
| 材質 ( クランプコネクタ ) | スズメッキソケット<br>銅合金<br>金メッキプラグ     |