

 

# 圧力遮断プレート 垂直方向 VABF-S4-2-L1D1-C

部品番号: 542884

FESTO

VTSA/VTSA-Fバルブターミナル用、ポートパターン15407-1、マニホールドブロックとバルブの間に組み付け、供給ポートブロック。

バルブターミナルへの供給エアを切らずに取り外しが可能

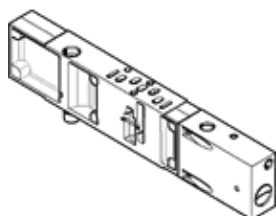

## データシート

特長	値
幅	18 mm
規格	ISO 15407-2
取付方向	任意
Operating pressure MPa	1 MPa
使用圧力	10 bar
CEマーク	EU低電圧ガイドライン準拠
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 ( 継続運転に必要 )
耐酸性クラス : CRC	0 - 腐食ストレスなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
保護仕様	IP65 NEMA 4
パイロット流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
周囲温度	-5 ... 50 °C
質量	209 g
積み重ねて取りつけるタイプ	マニホールド上 サブプレート上
Material housing	アルミダイカスト