


# コネクタ

## KVI-CP-3-SSD

部品番号: 543252

FESTO

制御盤貫通穴

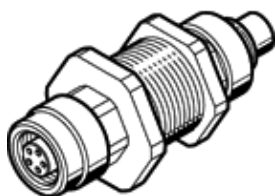

## データシート

特長	値
取付方法	雄ネジ
質量	48 g
配線方式	5ピン プラグソケット ストレートソケット/ストレートプラグ M9 プラグ
使用電圧範囲 ( DC)	60 V
保護仕様	IP65 IP67
周囲温度	-20 ... 80 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
Material housing	真鍮 ニッケルメッキ
Material seals	NBR
取付方向	任意