 



# コントロールプレート VMPA2-B8-R3C2-C-10

部品番号: 543344

FESTO

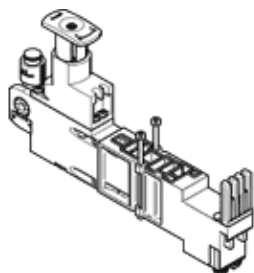

## データシート

特長	値
幅	21 mm
取付方向	任意
エア式垂直リンク	ポート4用のレギュレータ
制御機能	2次側圧力の安定 2次側排気による
圧力計選択	可能
制御圧力範囲	2 ... 8.5 bar
1時側圧力	0.5 ... 10 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 ( 継続運転に必要 )
耐酸性クラス : CRC	1 - 腐食ストレス低
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
保護仕様	IP65 IEC 90529
周囲温度	-5 ... 50 °C
最大締付トルク	0.65 Nm
質量	180 g
積み重ねて取りつけるタイプ	マニホールド上
圧力計ポート	固定クランプ
材質	RoHS対応
Material control panel	PA
Material seals	NBR
Material regulator housing	PA