


コントロールユニット FED-500

部品番号: 543441

FESTO

LCD付表示・操作ユニット、PLC接続用、ファンクションキー付

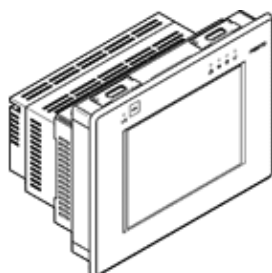

データシート

特長	値
深さ	91 mm
高さ	147 mm
長さ	187 mm
フロントパネルの厚さ (max.)	5 mm
アラーム	1,024
ユーザメモリ	32 Mbyte
ユーザLED数	1
ファンクションキー数	1
リアルタイム	あり
イベントリスト	1,024
レシビメモリ	32 kByte
リアルタイム (時差)	130s / 月
カラー数	256
システムLED数	4
表示	STNカラー
ディスプレイの特性	Touchscreen
ディスプレイサイズ	5,6"
バッテリーバックアップ	3V/270mA (リチウム)
使用電圧範囲 (DC)	18 ... 30 V
表示解像度	1/4 VGA, 320x240 Pixel
作動電圧 DC	24 V
公称作動電圧の消費電流	0,8 A
CEマーク	EU-EMVガイドライン準拠
保管温度	-20 ... 70 °C
相対湿度	5 - 85 % 非凝縮
保護仕様	前部 : IP65、後部 : IP20
周囲温度	0 ... 45 °C
認証	C-Tick
質量	1,400 g
AUXインタフェース	Sub-D 9ピン プラグソケット
プリンタインタフェース	RS232 Sub-D 15ピン プラグソケット
PCインタフェース	RS232 Sub-D 15ピン プラグソケット
プログラミングインタフェース	9,6 - 38,4 kBd
PLCインタフェース	RS232 Sub-D

特長	値
	15ピン プラグ
Ethernetインタフェース	オプション 10MBd
取付方法	フロントパネル取付形
材質	RoHS対応
プログラミングソフトウェア	FEDデザイナー6.06以上
NEC500 規格準拠	Class I, Div.2, Gr. A,B,C,D