


分配モジュール MS6-A-IPM-80

部品番号: 543499

FESTO

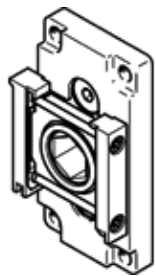

データシート

特長	値
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	-10 ... 60 °C
質量	156 g
材質	RoHS対応
Material of connecting plate	アルミダイカスト
Material seals	NBR
Material hollow bolt	アルミダイカスト
Material module connector	アルミダイカスト
Material screws	鋼