

 

圧力遮断プレート 垂直方向 VABF-S3-2-L1D1-C

部品番号: 543601

FESTO

VDMA-01/02バルブターミナル用、ポートパターン15407-1、マニホールブロックとバルブの間に組み付け、供給ポートブロック。

バルブターミナルへの供給エアを切らずに取り外しが可能

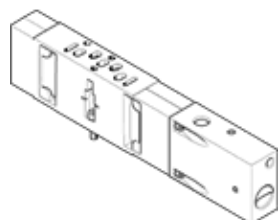

データシート

特長	値
幅	18 mm
規格	ISO 15407-1
取付方向	任意
エア式垂直リンク	ポート1閉
使用圧力	-0.9 ... 10 bar
標準流量	400 l/min
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
耐酸性クラス : CRC	0 - 腐食ストレスなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
保護仕様	IP65 NEMA 4
周囲温度	-5 ... 50 °C
質量	212 g
積み重ねて取りつけるタイプ	マニホール上 サブプレート上
材質	RoHS対応
Material housing	アルミダイカスト