


# 膜式エアドライヤ MS4N-LDM1-1/4-P10

製品番号: 543636

FESTO

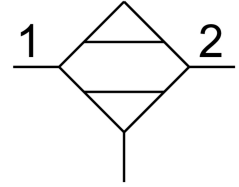

## データシート

| 特徴             | 値                                |
|----------------|----------------------------------|
| サイズ            | 4                                |
| シリーズ           | MS                               |
| 取付位置           | 垂直 ±5°                           |
| 構造             | 膜式ドライヤ                           |
| 作動電圧           | 3 bar...12.5 bar                 |
| 標準公称流量         | 100 l/min                        |
| 作動流体           | ISO 8573-1:2010 [1:4:2]に準拠した圧縮空気 |
| 使用流体/制御流体の情報   | 潤滑運転不可                           |
| 露点圧力低下         | 20 K                             |
| 耐食性クラス KBK     | 2 - 適度な耐食性                       |
| LABS 認証        | VDMA24364-B1/B2-L                |
| 保管温度           | -20 °C...60 °C                   |
| 食品産業における適合性    | 拡張マテリアル情報をご参照ください。               |
| 2次側のエアクオリティクラス | ISO 8573-1:2010 [1:3:2]に準拠した圧縮空気 |
| 流体温度           | 2 °C...50 °C                     |
| 周囲温度           | 2 °C...50 °C                     |
| 製品質量           | 0,53 kg                          |
| 取付方法           | オプション :<br>インライン<br>アクセサリ付       |
| エア接続ポート 1      | 1/4 NPT                          |
| 空気圧接続 2        | NPT1/4                           |
| マテリアルに関する注意事項  | RoHS準拠                           |
| 材質 ハウジング       | アルミダイキャスト                        |
| ボウル材質          | 鍛造アルミ合金                          |