


ケーブルソケット

NECU-M8G4

部品番号: 544392

FESTO

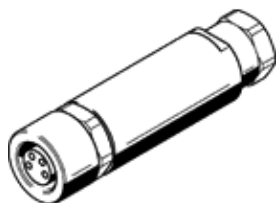

データシート

| 特長 | 値 |
|-----------------|------------------------------|
| ケーブルの最大直径 | 3.5 ... 5 mm |
| 規格 | EN 61984 |
| 取付方向 | 任意 |
| 接続頻度 | 500 |
| 使用電圧範囲 (AC) | 0 ... 30 V |
| 使用電圧範囲 (DC) | 0 ... 30 V |
| サージの強さ | 0.8 kV |
| 許容電流負荷 | 3 A |
| 汚染度 | 3 |
| 耐酸性クラス : CRC | 2 |
| 保管温度 | -40 ... 80 °C |
| 保護仕様 | IP67 |
| 周囲温度 | -40 ... 80 °C |
| プラグの最大締付トルク | 0.3 Nm |
| 質量 | 9.5 g |
| ターミナル断面図 | 0.14 ... 0.5 mm ² |
| 配線方式 | ストレート形プラグソケット M8x1 4ピン |
| 取付方法 | 刻み付ナット |
| ハウジングカラー | 黒 |
| 材質 コネクタナット | 真鍮 ニッケルメッキ |
| 材質 | RoHS対応 |
| 材質 ハウジング | CuZn (ニッケルメッキ) PBT |
| 材質 (クランプコネクタ) | 真鍮 金メッキ |