


# 接続プレート VMPA2-IC-AP-1-EX2

部品番号: 545449

FESTO

MPA-S/バルブターミナル用

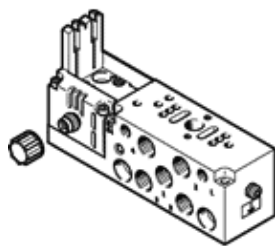

## データシート

特長	値
幅	30.5 mm
長さ	107.3 mm
スクリーンサイズ	21 mm
使用圧力	3 ... 8 bar
パイロット圧力	3 ... 8 bar
ATEXカテゴリ ガス	II 3G
ガス防爆	Ex nA II T4 X
ATEXカテゴリ 粉塵	II 3D
粉塵防爆	Ex tD A22 IP54 T95°C X
防爆発火等級	-5°C ≤ Ta ≤ +50°C
耐酸性クラス: CRC	0
周囲温度	-5 ... 50 °C
配線方式	プラグ M8
サブベースの取付方法	取付穴
パイロット排気ポート82/84	M5
エア接続ポート 1	G1/8
エア接続ポート 2	G1/8
エア接続ポート 3	G1/8
エア接続ポート 4	G1/8
エア接続ポート 5	G1/8
材質	RoHS対応
材質 接続プレート	アルミダイカスト