
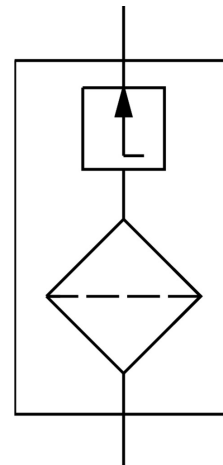


真空保持バルブ ISV-M4

製品番号: 545996

FESTO

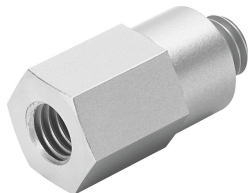

データシート

特徴	値
サイズ	M4
エジェクタインパルスの適合性	0.8 MPa 8 bar
取付位置	任意
使用圧力	-95 kPa...0 kPa
作動電圧	-0.95 bar...0 bar
-0.05MPa(-0.5bar, -7.25psi)時の必要な吸込み率	1 l/min
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:...] 準拠の圧縮空気
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-10 -C...60 -C
製品質量	1.5 g
取付方法	ねじ込み式
エア接続ポート 1	M4
空気圧接続 2	M4
材質: フィルタ	焼結青銅
材質:ハウジング	鍛造アルミ合金