


# ソレノイドバルブ MDH-3/2-110AC-PI

部品番号: 546020  
廃番予定品

FESTO

直動形電磁弁、コイル、手動操作付、ソケットなし

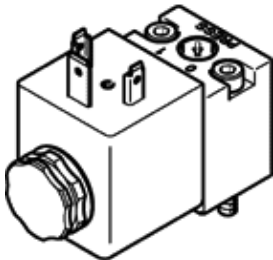

## データシート

特長	値
バルブ機能	3方弁ノーマルクローズ
操作方法	電気
幅	30 mm
標準流量	20 l/min
使用圧力	0.5 ... 10 bar
構造	ポペット弁
リターン方式	メカスプリング
保護仕様	IP65 NEMA 4
オリフィス径	0.8 mm
スクリーンサイズ	100 mm
排気機能	絞り調整不可
規格	ISO 15218
シール	ソフトシール
取付方向	任意
適合または準拠規格	ISO 15218
手動操作	ロック式 押側
制御方法	直動
流れ方向	逆流不可
オーバーラップ可能	なし
b バルブ	0.46
Cバルブ	0.075 l/sbar
切換時間 off	8 ms
切換時間 on	12 ms
定格	100%
コイル特性	110 V AC50 Hzで、6.6VA 突入電流、保持力4.0 VA 110 V AC60 Hzで、5.5VA 突入電流、保持力3.0 VA
周波数許容公差	+/- 10 %
許容電圧変動	-15 % / +10 %
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 ( 継続運転に必要 )
CEマーク	EU低電圧ガイドライン準拠
耐酸性クラス : CRC	2
流体温度	-20 ... 60 °C
周囲温度	-20 ... 60 °C
質量	140 g
配線方式	DIN EN 175301-803準拠 デザインA
取付方法	サブベース 取付穴
エア接続ポート 1	サブベース
エア接続ポート 2	サブベース
エア接続ポート 3	排気なし
材質	RoHS対応
材質 シール	HNBR