 



きのこ形ボタン P-3-M5-GR

部品番号: 546040

FESTO

負圧での使用可

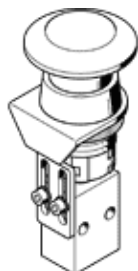

データシート

特長	値
バルブ機能	3方弁ノーマルクローズ
標準流量	80 l/min
使用圧力	-0.95 ... 8 bar
構造	ピストンシート
リターン方式	メカスプリング
オリフィス径	2 mm
制御方法	直動
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
耐酸性クラス: CRC	1 - 腐食ストレス低
流体温度	-10 ... 60 °C
周囲温度	-10 ... 60 °C
推力	14 N
質量	28 g
取付方法	取付穴
エア接続ポート 1	M5
エア接続ポート 2	M5
Material seals	NBR
Material housing	アルミニウム 陽極化処理