
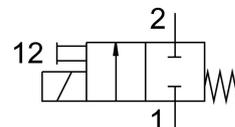


# ソレノイドバルブ MFHB-2-1/4-B

製品番号: 546064

FESTO

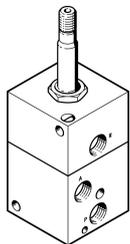

## データシート

特徴	値
バルブ機能	2/2 クローズ, 単安定
操作方法	電動
標準公称流量	600 l/min
空気圧作動ポート	G1/4
作動電圧	ソレノイドコイル経由, 別途要注文 2 bar...8 bar
構造	プレートシート
リセット方法	メカスプリング
保護等級	IP65
呼び径	7 mm
取付位置	任意
手動操作	ロック
切換時間 オフ	23 ms
切換時間 オン	12 ms
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	-10 °C...60 °C
周囲温度	-5 °C...40 °C
製品質量	575 g
パイロット排気84 接続部	M5
エア接続ポート 1	G1/4
空気圧接続 2	G1/4
材質 シール	NBR
材質ハウジング	アルミ アルマイト