 



コントロールプレート VABF-S2-1-R5C2-C-10

部品番号: 546092

FESTO

VTSAバルブターミナル用、ポートパターン5599-2、使用最高圧力1.0MPa

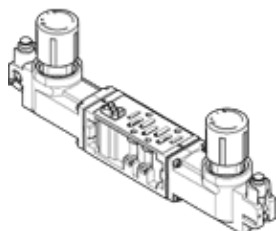

データシート

特長	値
幅	42 mm
規格	ISO 5599-2
取付方向	任意
エア式垂直リンク	Pressure regulator for 2 and 4 reversible
制御機能	2次側圧力の安定 2次側排気による
圧力計選択	可能
調整圧力範囲 (Mpa)	0.05 ... 1 MPa
制御圧力範囲	0.5 ... 10 bar
調整圧力範囲 (psi)	7.25 ... 145 psi
1時側圧力	0.5 ... 10 bar
供給圧力1MPa時	0.05 ... 1 MPa
供給圧力1psi時	7.25 ... 145 psi
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
耐酸性クラス : CRC	0 - 腐食ストレスなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
保護仕様	IP65 NEMA 4
周囲温度	-5 ... 50 °C
質量	920 g
積み重ねて取りつけるタイプ	マニホールド上 サブプレート上
圧力計ポート	固定クランプ
材質	RoHS対応
Material control panel	PA
Material regulator housing	アルミダイカスト