


基本バルブ LFR-D-5M-MAXI-A

製品番号: 546469

FESTO

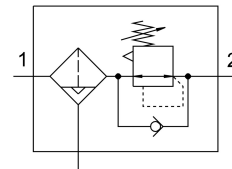

データシート

特徴	値
サイズ	Maxi
シリーズ	D
作動ヒューズ	止金具付回転ノブ
取付位置	垂直 ±5°
ろ過度	5 µm
ドレン	全自動式
構造	圧力計なしフィルタレギュレータ
最大ドレン量	2,72 fl oz (US)
シエル保護	メタル製ボウルガード
圧カインジケータ	G1/4準備
作動電圧	28 psi...180 psi
制御圧力範囲	6,9 psi...180 psi
最大圧カヒステリシス	6 psi
標準公称流量	262 cfm
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:9:-]準拠の圧縮空気 不活性ガス
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	14 °F...140 °F
2次側のエアクオリティクラス	ISO 8573-1:2010 [6:8:4]準拠の圧縮空気 不活性ガス
流体温度	41 °F...140 °F
周囲温度	41 °F...140 °F
製品質量	38538 oz
取付方法	オプション : インライン アクセサリ付
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 ハウジング	亜鉛加圧鋳造
ボウル材質	PC