


出力モジュール CP-A08-M12-EL-Z

部品番号: 546924

FESTO

外部負荷電圧接続

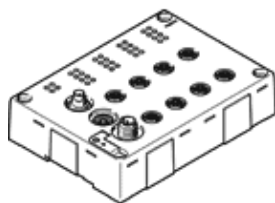

データシート

特長	値
取付方法	取付穴 トップハットレール オプション
周囲温度	-5 ... 50 °C
保管温度	-20 ... 70 °C
保護仕様	IP65 IP67
耐酸性クラス: CRC	1 - 腐食ストレス低
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
CEマーク	EU-EMVガイドライン準拠 in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
KC mark	KC-EMV
認証	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
材質	RoHS対応
Material housing	強化PA
Material cover	強化PA
LED	3 module diagnostics 8 channel diagnostics 8 channel status
最大出力数	8
使用電圧範囲 (DC)	18 ... 30 V
作動電圧 DC	24 V
作動電圧 DC 負荷電圧	24 V
負荷質量に関する注記	負荷電圧接続ポート経由 (24VDC)
残存リップル 負荷電圧	4 Vss
出力特性曲線	IEC1131-T2
出力回路論理	PNP (プラス切換)
モジュールあたりの最大残存電流	4 A
絶縁: チャンネル-チャンネル	なし
保護 (短絡)	各グループ内部ヒューズ保護