


コントロールプレート VABF-S2

部品番号: 547058

FESTO

VTSAバルブターミナル用、ポートパターン5599-2

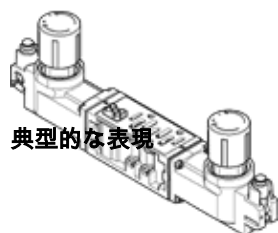

データシート

全体のデータシート - 個別の各値は製品選定により異なります。

| 特長 | 値 |
|----------------------------|-------------------------------|
| 規格 | ISO 5599-2 |
| 取付方向 | 任意 |
| 制御機能 | 2次側圧力の安定 2次側排気による |
| 圧力計選択 | 可能 |
| 1時側圧力 | 0.5 ... 10 bar |
| 供給圧力1MPa時 | 0.05 ... 1 MPa |
| 供給圧力1psi時 | 7.25 ... 145 psi |
| 作動流体 | ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア |
| 作動/パイロット流体に注意 | 給油運転可能 (継続運転に必要) |
| 耐酸性クラス : CRC | 0 - 腐食ストレスなし |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 保護仕様 | IP65 NEMA 4 |
| 周囲温度 | -5 ... 50 °C |
| 積み重ねて取りつけるタイプ | マニホールド上 サブプレート上 |
| 圧力計ポート | 固定クランプ |
| 材質 | RoHS対応 |
| Material control panel | PA |
| Material regulator housing | アルミダイカスト |