


# ティーコネクタ NPFB-T-R34-2G34-MFF

部品番号: 547756

FESTO

## パイプとの接続用

Rねじ、Gねじ時にはシールテープやシリリング剤等の使用をお奨めします。GねじのにはAL99.5のシールリングが有効です。

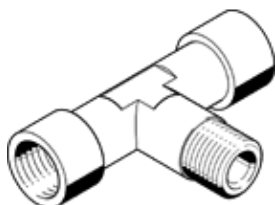

## データシート

特長	値
継手部の材質	真鍮 ニッケルメッキ
容器サイズ	10
使用圧力	-0.95 ... 40 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [---]準拠の圧縮エア
耐酸性クラス : CRC	1
周囲温度	-20 ... 150 °C
質量	178 g
エア接続ポート 1	R3/4
エア接続ポート 2	G3/4
材質	RoHS対応