

# x コネクタ


## NPFB-X-R14-3G14-MFFF

部品番号: 547784

FESTO

### パイプとの接続用

Rねじ、Gねじ時にはシールテープやシリリング剤等の使用をお奨めします。GねじのにはAL99.5のシールリングが有効です。

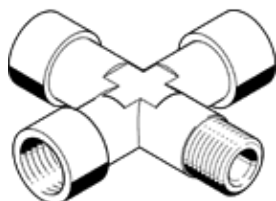

## データシート

特長	値
継手部の材質	真鍮 ニッケルメッキ
容器サイズ	10
使用圧力	-0.95 ... 40 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [:-:-]準拠の圧縮エア
耐酸性クラス : CRC	1
周囲温度	-20 ... 150 °C
質量	67 g
エア接続ポート 1	R1/4
エア接続ポート 2	G1/4
材質	RoHS対応