

# x コネクタ


## NPFB-X-R12-3G12-MFFF

部品番号: 547786

FESTO

### パイプとの接続用

Rねじ、Gねじ時にはシールテープやシリリング剤等の使用をお奨めします。GねじのにはAL99.5のシールリングが有効です。

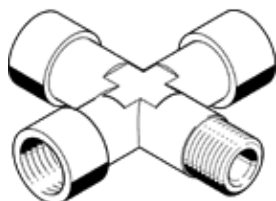

## データシート

| 特長           | 値                            |
|--------------|------------------------------|
| 継手部の材質       | 真鍮<br>ニッケルメッキ                |
| 容器サイズ        | 10                           |
| 使用圧力         | -0.95 ... 40 bar             |
| 作動流体         | ISO8573-1:2010 [:-:-]準拠の圧縮エア |
| 耐酸性クラス : CRC | 1                            |
| 周囲温度         | -20 ... 150 °C               |
| 質量           | 168 g                        |
| エア接続ポート 1    | R1/2                         |
| エア接続ポート 2    | G1/2                         |
| 材質           | RoHS対応                       |