


電源ユニット

SVG-1/230VAC-24VDC-5A

部品番号: 547867
廃番予定品

FESTO

定格出力電圧DC24V、定格出力電流5A
製造中止予定品 (2014年まで) です。代替品についてはホームページでご確認ください。

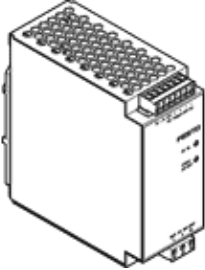

データシート

| 特長 | 値 |
|--------------|---------------------------------|
| 幅 | 55 mm |
| 高さ | 130 mm |
| 長さ | 125 mm |
| 取付方向 | 自然対流 |
| 一次供給 | 単相 |
| 入力電流 | 1,9 - 0,8 A |
| 出力電圧 DC | 24 V |
| 標準出力電流 | 5 A |
| 入力電圧 AC | 100 ... 240 V |
| 電源短絡時のバックアップ | 20 ms |
| 電源周波数 | 45 ... 65 Hz |
| CEマーク | EU-EMVガイドライン準拠 EU低電圧ガイドライン準拠 |
| 保管温度 | -40 ... 85 °C |
| 相対湿度 | 95% |
| 保護仕様 | IP20 |
| 周囲温度 | -25 ... 70 °C |
| 認証 | C-Tick c UL us - Listed (OL) |
| 質量 | 830 g |
| 取付方法 | トップハットレール |
| 材質 | PWIS質を含む |