


ショックアブソーバ DYSW-4-6-Y1F

製品番号: 548070

FESTO

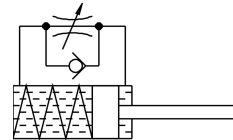

データシート

| 特徴 | 値 |
|------------------|-------------------|
| サイズ | 4 |
| ストローク | 6 mm |
| クッション | 自動調整型 滑らかな特性曲線 |
| 取付位置 | 任意 |
| 位置検出 | なし |
| 許容衝突速度 | 2 m/s |
| 室温時のリセット時間 | 0.2 s |
| 最低周囲温度時の復元時間 | 1 s |
| 機能 | 単動式 プッシング |
| 耐食性クラス KBK | 2 - 適度な耐食性 |
| LABS 認証 | VDMA24364-B2-L |
| 周囲温度 | -10 -C...80 -C |
| クッション長さ | 6 mm |
| 最大停止力 | 100 N |
| ストロークあたりの吸収エネルギー | 0.8 J |
| 時間あたりの最大エネルギー消費 | 7000 J |
| 最大残存エネルギー | 0.006 J |
| 復元力 | 0.7 N |
| 最小挿入力 | 6.5 N |
| 製品質量 | 6 g |
| 質量範囲 | 1.2 kg |
| 取付方法 | ロックナット付 |
| 材料に関する注意事項 | RoHS準拠 |
| 材質 シール | NBR |
| 材質ハウジング | ステンレス |
| 材質ピストンロッド | 高合金鋼 |