 



ショックアブソーバ DYSW-5-8-Y1F

部品番号: 548071

FESTO

自己調整タイプ

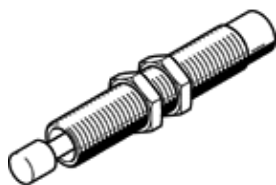

データシート

特長	値
サイズ	5
ストローク	8 mm
クッション	自己調整 柔軟性
取付方向	任意
位置検出	なし
最高衝突速度	2 m/s
リセット時間 短	0.2 s
リセット時間 長	1 s
運転モード	単動 スプリングブッシュタイプ
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-10 ... 80 °C
クッションストローク	8 mm
最大抑止力	200 N
ストロークあたりの最大消費エネルギー	1.3 J
時間あたりの最大消費エネルギー	10,000 J
残存エネルギー	0.01 J
リセット力	0.9 N
質量	11 g
取付方法	ロックナット付
材質	RoHS対応
Material seals	NBR
Material housing	ステンレス
Material piston rod	ステンレス