


カバーキャップ CPX-M-AK-C

部品番号: 548753

FESTO

モジュール式CPXターミナル用

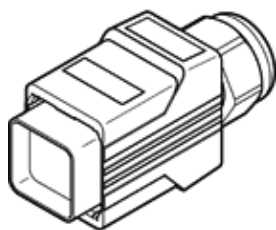

データシート

特長	値
幅	30 mm
高さ	58 mm
長さ	22 mm
認証	UL94 V0
質量	54 g
保護仕様	IP65 IP67 組付状態による IEC 90529
周囲温度	-5 ... 50 °C
保管温度	-40 ... 70 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
材質	RoHS対応
耐酸性クラス: CRC	1 - 腐食ストレス低
Material housing	亜鉛ダイカスト ニッケルメッキ
Material seals	NBR
相対湿度	5 - 90 % 非凝縮