


# 電気インタフェース VABE-S6-1LF-C-A4-E

部品番号: 549042

FESTO

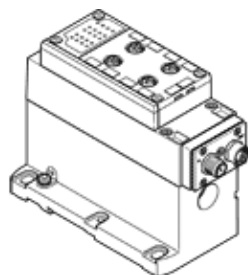

## データシート

特長	値
取付方向	任意
フィールドバスインタフェース	M12x1 4ピンソケット 4ピンM12プラグ
最大バルブコイル数	4
装置一台の子局数	1
最大出力数	4
最大入力数	4
作動電圧 DC	24 V
許容電圧変動	+/- 10 %
CEマーク	EU-EMVガイドライン準拠 EU低電圧ガイドライン準拠
耐酸性クラス: CRC	0 - 腐食ストレスなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	-20 ... 60 °C
相対湿度	0 - 90 %
保護仕様	IP65
周囲温度	-5 ... 50 °C
質量	850 g
配線	フィールドバス
配線方式	CPX経由
アドレス設定範囲	1 ... 31 (0) AS-Iアドレス設定器経由で調整
ポテンシャルフリーになっているフィールドバスインタフェース	光カプラ
材質	RoHS対応
Material seals	NBR PUR
Material housing	アルミダイカスト PA