


スピードコントローラ VFOV-LE-G18-Q8

部品番号: 549157

FESTO

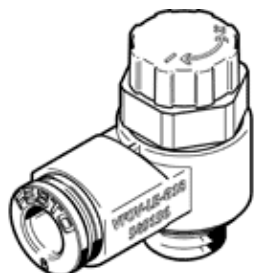

データシート

特長	値
バルブ機能	排気絞り逆止め機能
エア接続ポート 1	QS-8
エア接続ポート 2	G1/8
操作方法	手動操作
調整部品	回転ノブ
取付方法	ネジ穴付き
絞り方向時標準流量	0 ... 325 l/min
自由流れの方向時の標準流量	170 ... 330 l/min
使用圧力	0.2 ... 10 bar
周囲温度	-10 ... 60 °C
作動流体	ろ過圧縮空気、給油または無給油
取付方向	任意
絞り方向が0.6 -> 0 MPa時の標準流量	0 ... 510 l/min
逆止め方向が0.6 -> 0 MPa時の標準流量	320 ... 600 l/min
保管温度	-10 ... 40 °C
流体温度	-10 ... 60 °C
最大締付トルク	3 Nm
質量	12 g
材質	銅、PTFEフリー
材質 シール	NBR
材質：回転ノブ	強化PA
材質（中空ボルト）	鍛造アルミ合金 陽極化処理
材質情報 リリースリング	POM
材質情報 スイベル	強化PA