 



# 増圧器 DPA-40-D

部品番号: 549396

FESTO

高圧生成

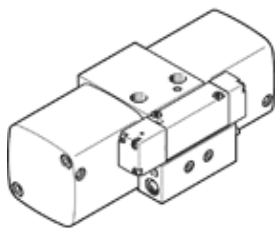

## データシート

特長	値
ピストン径	40 mm
取付方向	任意
構造	ダブルピストン式増圧器
圧力計	G1/8追加
2次側圧力 2	5 ... 16 bar
使用圧力	2 ... 8 bar
制御圧力範囲	4 ... 16 bar
1時側圧力	2.5 ... 8 bar
作動流体	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [7:3:4]
作動/パイロット流体に注意	給油運転不可
耐酸性クラス: CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	5 ... 60 °C
周囲温度	5 ... 60 °C
質量	1,500 g
取付方法	雌ネジ
エア接続ポート 1	G1/4
エア接続ポート 2	G1/4
エア接続ポート 3	M7
材質	RoHS対応