


ギヤボックス EMGA-60-P-G3-SST-57

部品番号: 549430

★ Core product range

ステッピングモータに適合

FESTO

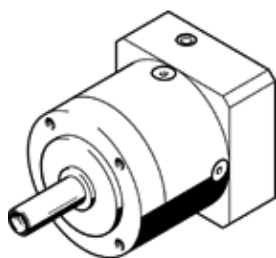

データシート

| 特長 | 値 |
|----------------------|-------------------------|
| 減速機フランジサイズ | 60 mm |
| モータフランジサイズ | 57 mm |
| ねじれバックラッシュ | 0.17 deg |
| ギアユニットタイプ | 遊星ギア |
| 減速比 | 3:1 |
| 最大入力速度 | 13,000 1/min |
| 減速機の使用温度 | -25 ... 90 °C |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| 保護仕様 | IP54 |
| 連続出力トルク | 22 Nm |
| ギアユニットの負荷モーメント | 0.135 kgcm ² |
| 最大出力トルク | 35.2 Nm |
| 最大効率 | 98 % |
| 回転抵抗度 | 2.3 Nm/arcmin |
| 質量 | 900 g |
| 減速機のインタフェース、出力シャフト | 60G |
| 減速機のインタフェース、ドライブシャフト | 57A |
| 材質 | RoHS対応 |