

規格シリンダ DNGZK-2"-PPV-A

部品番号: 549962

 

FESTO

ISO 15552/NF E 49003.1/UNI 10

290準拠シリンダ、スイッチ用マグネット、トラニオン金具、両側クッション付

この製品はFesto USA向けの製品です。

Old part no. 13000679

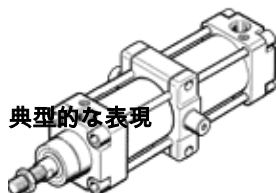

データシート

| 特長 | 値 |
|-------------------|---|
| ストローク | 1 ... 2,000 mm |
| ピストン径 | 2" |
| ピストンロッドネジ | UNF5/8-18 |
| 規格 | ISO15552(VDMA24652、ISO6431、NF E49 003.1、UNI10290同様) |
| クッション | PPV : 両側可変エアクッション |
| 取付方向 | 任意 |
| ロッドエンド | 雄ネジ |
| 構造 | ピストン ピストンロッド |
| 位置検出 | 近接スイッチ用 |
| バリエーション | 片ロッド |
| 使用圧力 | 0.6 ... 10 bar |
| 運転モード | 複動式 |
| 作動流体 | ろ過圧縮空気、給油または無給油 |
| 耐酸性クラス : CRC | 2 |
| 周囲温度 | -20 ... 80 °C |
| クッションストローク | 23 mm |
| 0.6MPaで後退時の理論力 | 990 N |
| 0.6MPaで前進時の理論力 | 1,178 N |
| 10mmストロークあたりの加算質量 | 50 g |
| 0mmストロークの基本質量 | 1,945 g |
| 取付方法 | アクセサリ |
| 接続ポート径 | NPT1/4-18 |
| 材質 カバー | アルミニウム |
| 材質 シール | NBR TPE-U(PU) |
| 材質ハウジング | アルミダイカスト |
| 材質ピストンロッド | ステンレス |
| シリンダチューブの材質 | 鍛造アルミ合金 |