

# 規格シリンダ DNGZK-3"-PPV-A

部品番号: 549964


FESTO

ISO 15552/NF E 49003.1/UNI 10


290準拠シリンダ、スイッチ用マグネット、トラニオン金具、両側クッション付

この製品はFesto USA向けの製品です。

Old part no. 13000681

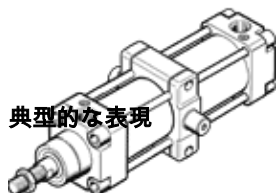

典型的な表現

 

## データシート

特長	値
ストローク	1 ... 2,000 mm
ピストン径	3"
ピストンロッドネジ	UNF3/4-16
規格	ISO15552(VDMA24652、ISO6431、NF E49 003.1、UNI10290同様)
クッション	PPV : 両側可変エアクッション
取付方向	任意
ロッドエンド	雄ネジ
構造	ピストン ピストンロッド
位置検出	近接スイッチ用
バリエーション	片ロッド
使用圧力	0.6 ... 10 bar
運転モード	複動式
作動流体	ろ過圧縮空気、給油または無給油
耐酸性クラス : CRC	2
周囲温度	-20 ... 80 °C
クッションストローク	30 mm
0.6MPaで後退時の理論力	2,721 N
0.6MPaで前進時の理論力	3,016 N
10mmストロークあたりの加算質量	80 g
0mmストロークの基本質量	3,960 g
取付方法	アクセサリ
接続ポート径	NPT3/8-18
材質 カバー	アルミニウム
材質 シール	NBR TPE-U(PU)
材質ハウジング	アルミダイカスト
材質ピストンロッド	ステンレス
シリンダチューブの材質	鍛造アルミ合金