


# 規格シリンダ DNGL-2 1/2"- -PPV-A

部品番号: 549970

FESTO

ISO 15552/NF E 49003.1/UNI 10  
290準拠シリンダ、スイッチ用マグネット、両側クッション付  
この製品はFesto USA向けの製品です。

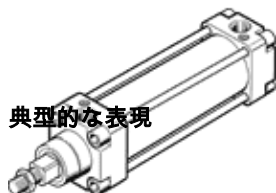

典型的な表現



## データシート

特長	値
ストローク	1 ... 500 mm
ピストン径	2 1/2"
ピストンロッドネジ	UNF5/8-18
規格	ISO15552(VDMA24652、ISO6431、NF E49 003.1、UNI10290同様)
クッション	PPV : 両側可変工アクッション
取付方向	任意
ロッドエンド	雄ネジ
構造	ピストン ピストンロッド
位置検出	近接スイッチ用
バリエーション	片ロッド
回転防止仕様 / ガイド	角形ロッド
使用圧力	0.6 ... 10 bar
運転モード	複動式
作動流体	ろ過圧縮空気、給油または無給油
耐酸性クラス : CRC	2
周囲温度	-20 ... 80 °C
クッションストローク	23 mm
0.6MPaで後退時の理論力	1,682 N
0.6MPaで前進時の理論力	1,870 N
10mmストロークあたりの加算質量	60 g
0mmストロークの基本質量	1,725 g
取付方法	アクセサリ
接続ポート径	NPT3/8-18
材質 カバー	アルミニウム
材質 シール	NBR TPE-U(PU)
材質ハウジング	アルミダイカスト
材質ピストンロッド	ステンレス
シリンダチューブの材質	鍛造アルミ合金