


プラグソケット付ケーブル KMYZ-4-2,5-B-EX

部品番号: 550481

FESTO

MSZBとMSZC接続の組合せ

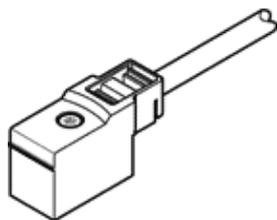

データシート

特長	値
Maritime classification	see certificate
取付方法	電磁弁上にセンタネジM2で
取付方向	任意
質量	34.5 g
配線方式	エルボ形プラグソケット ケーブル 角形 MSZB
使用電圧範囲 (DC)	3 ... 36 V
作動電圧 DC	24 V
40°C時の許容負荷電流	1 A
サージの強さ	900 V
アース接続	供給不可
ケーブル長さ	2.5 m
配線特長	標準
ケーブルの構造	2x0,35
保護仕様	IP40
周囲温度	-10 ... 50 °C
CEマーク	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
材質	RoHS対応
耐酸性クラス: CRC	1 - 腐食ストレス低
Material cable sheath	PVC
Material housing	PA
Material electrical contact	銅