

# マニホールド CPE10-3/2-PRS-1/4-10


部品番号: 550558

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

CPEバルブ用

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO

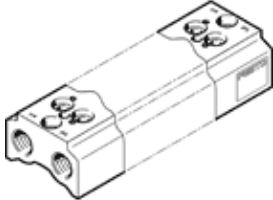

## データシート

特長	値
スクリーンサイズ	16 mm
取付方向	任意
バルブ位置	10
最大圧カゾーン数	2
Burst pressure	5 MPa
破壊圧力	50 bar
Burst pressure	725 psi
Operating pressure MPa	-0.09 ... 1 MPa
使用圧力	-0.9 ... 10 bar
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	-5 ... 50 °C
周囲温度	-5 ... 50 °C
バルブ取付時の最高締付トルク	1.2 Nm
質量	420 g
インラインマニホールド	取付穴
バルブの取付方法	雌ネジ
エア接続ポート 1	G1/4
エア接続ポート 3	G1/4
エア接続ポート 5	G1/4
材質	RoHS対応
Material manifold	鍛造アルミ合金