

# マニホールド CPE10-3/2-PRS-1/4-2-NPT


部品番号: 550601

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

CPEバルブ用

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

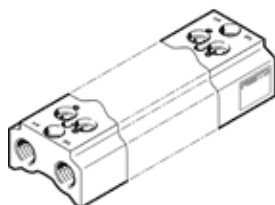

## データシート

特長	値
スクリーンサイズ	16 mm
取付方向	任意
バルブ位置	2
最大圧カゾーン数	2
Burst pressure	5 MPa
破壊圧力	50 bar
Burst pressure	725 psi
Operating pressure MPa	-0.09 ... 1 MPa
使用圧力	-0.9 ... 10 bar
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	23 ... 122 °F
周囲温度	23 ... 122 °F
バルブ取付時の最高締付トルク	0.9 ft-lbf
質量	4.48 oz
インラインマニホールド	取付穴
バルブの取付方法	雌ネジ
エア接続ポート 1	1/4 NPT
エア接続ポート 3	1/4 NPT
エア接続ポート 5	1/4 NPT
材質	RoHS対応
Material manifold	鍛造アルミ合金