


# ソケット

## KMYZ-4-0.0-B-EX

部品番号: 550806

FESTO

MSZBとMSZC接続の組合せ

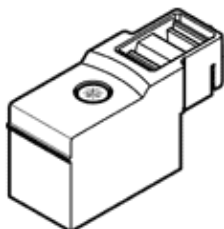

## データシート

特長	値
取付方向	任意
使用電圧範囲 ( DC)	3 ... 36 V
作動電圧 DC	24 V
耐酸性クラス : CRC	1
保護仕様	IP40 IEC 90529
周囲温度	-10 ... 50 °C
認証	Germanischer Lloyd
質量	6.5 g
配線方式	エルボ形プラグソケット 角形 MSZB
導管定格断面	0.22 ... 0.34 mm <sup>2</sup>
取付方法	電磁弁上にセルフタップで
材質	RoHS対応
材質ハウジング	PA
材質 ( クランプコネクタ )	銅